

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156029



Sechskantschraube M12x40mm



CE

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3156029
Typ	HHS M12x40 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	für Profilschiene MS-41
Hersteller	OBO
Dimension	M12x40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,74 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,228 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156029



Abmessungen

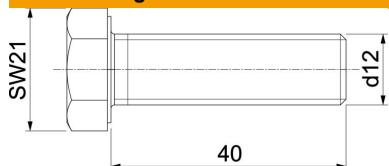

Länge	40 mm
Maß d	12 mm
Maß L	40 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	min 70
Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	40 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
Schlüsselweite	19
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein