


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156031



Sechskantschraube M10x20mm

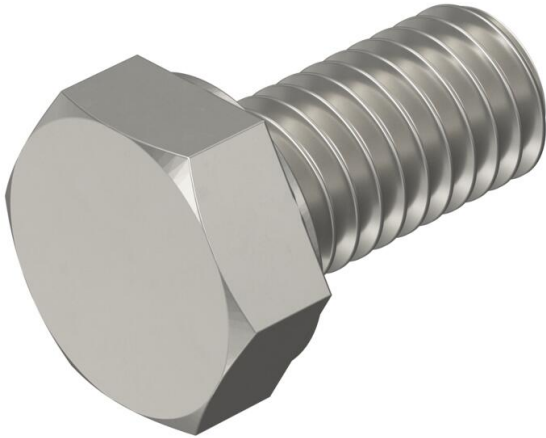

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3156031
Typ	HHS M10x20 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M10x20mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,32 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1116 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156031



Abmessungen

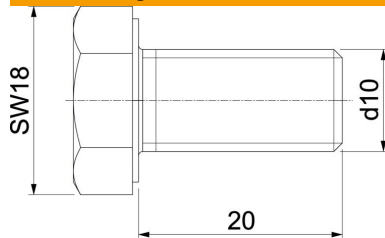

Länge	20 mm
Maß d	10 mm
Maß L	20 mm

Technische Daten

Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	20 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
Schlüsselweite	17
Schraubensystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein