


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156032



Sechskantschraube M10x30mm

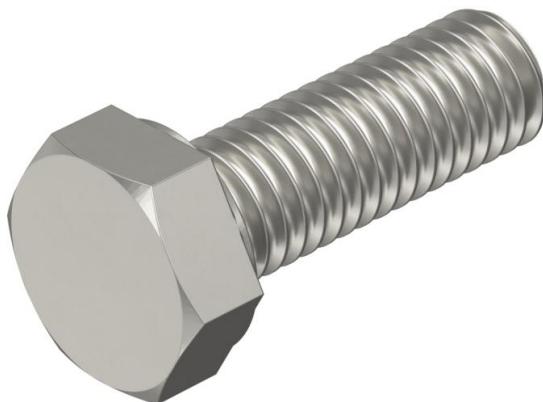

CE

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3156032
Typ	HHS M10x30 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M10x30mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,62 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0136 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156032

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

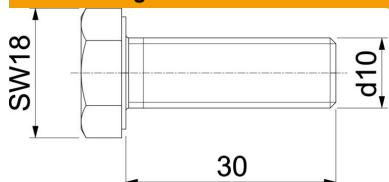

Länge	30 mm
Maß d	10 mm
Maß L	30 mm

Technische Daten

Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindeform	metrisch
Gewindelänge	30 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
Schlüsselweite	17
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein