

# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156033



Sechskantschraube M10x40mm



CE

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	3156033
Typ	HHS M10x40 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M10x40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,12 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1508 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156033

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

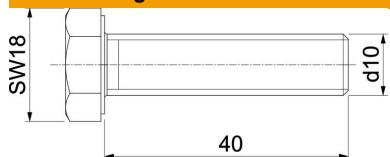

Länge	40 mm
Maß d	10 mm
Maß L	40 mm

### Technische Daten

Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	40 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
Schlüsselweite	17
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein