

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 3156034

Sechskantschraube M10x50mm



CE


A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3156034
Typ	HHS M10x50 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M10x50mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,62 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1746 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

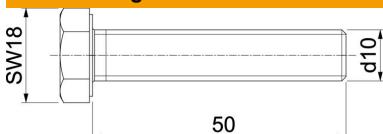

Länge	50 mm
Maß d	10 mm
Maß L	50 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156034



Technische Daten

Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	50 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
Schlüsselweite	17
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein