

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156035



Sechskantschraube M10x60mm




CE

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3156035
Typ	HHS M10x60 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M10x60mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,13 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,199 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

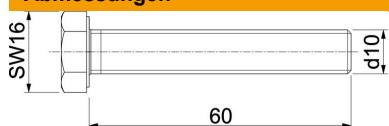

Länge	60 mm
Maß d	10 mm
Maß L	60 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156035



Technische Daten

Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	60 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
Schlüsselweite	17
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein