


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156037



Sechskantschraube M12x50mm

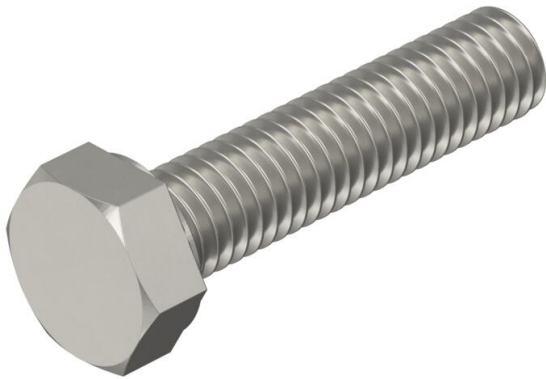


A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3156037
Typ	HHS M12x50 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M12x50mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2501 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

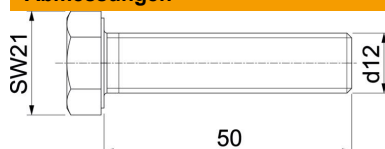

Länge	50 mm
Maß d	12 mm
Maß L	50 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156037



Technische Daten

Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	50 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
Schlüsselweite	19
Schraubensystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein