

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M6 F

Artikelnummer: 3156524

OBO
BETTERMANN

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.



CE

St Stahl
F feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3156524
Typ	SKS 6x30 F
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M6x30
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,097 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0303 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M6 F

Artikelnummer: 3156524

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

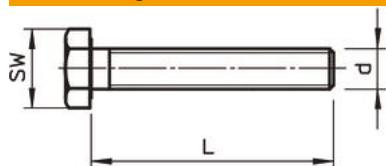

Länge	30 mm
Maß d	6 mm
Maß L	30 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	5.6
Gewinde	M 6 x 30
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	30 mm
Gewindesteigung	1 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	10
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein