

# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube M8 F

Artikelnummer: 3158640

**OBO**  
BETTERMANN

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.



CE

**St** Stahl  
**F** feuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	3158640
Typ	SKS 8x30 F
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M8x30
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,144 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0602 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube M8 F

Artikelnummer: 3158640

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

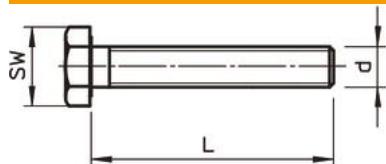

Länge	30 mm
Maß d	8 mm
Maß L	30 mm

### Technische Daten

Festigkeitsklasse	5.6
Gewinde	M 8 x 30
Gewinde metrisch	8
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	30 mm
Gewindesteigung	1,25 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	13
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein