

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10

Artikelnummer: 3160757



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.



CE UK
CA

A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	3160757
Typ	SKS 10x30 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M10x30
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,221 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Sechskantschraube M10

Artikelnummer: 3160757



Abmessungen

Länge	30 mm
Maß d	10 mm
Maß L	30 mm

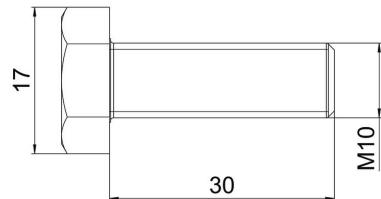

Technische Daten

Festigkeitsklasse	A4-70
Gewinde	M 10 x 30
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	30 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	17
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein