


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 F

Artikelnummer: 3160760

OBO
BETTERMANN

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.

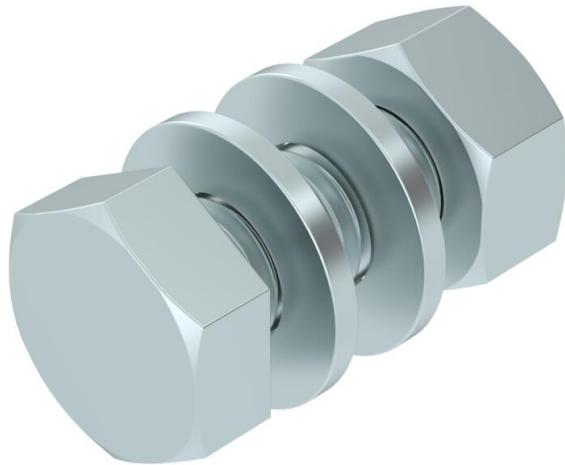

CE UK
CA

St Stahl

F feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3160760
Typ	SKS 10x30 F
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M10x30
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,112 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Sechskantschraube M10 F

Artikelnummer: 3160760

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

Länge	30 mm
Maß d	10 mm
Maß L	30 mm

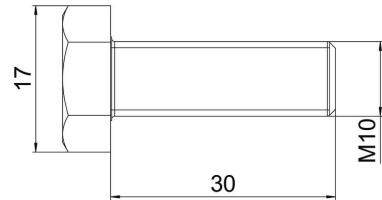

Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M 10 x 30
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	30 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	17
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein