

# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube M12 F

Artikelnummer: 3163156



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.




CE

St	Stahl
F	feuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	3163156
Typ	SKS 12x60 F
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M12x60
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,057 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

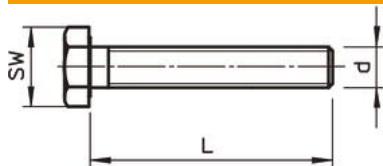

Länge	60 mm
Maß d	12 mm
Maß L	60 mm

# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube M12 F

Artikelnummer: 3163156



### Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M 12 x 60
Gewinde metrisch	12
Gewindesteigung	1,75 mm
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	19
Vollgewinde	ja