

# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube M12 F

Artikelnummer: 3163165

**OBO**  
BETTERMANN

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen und zur Befestigung von Wand- und Stielauslegern an Adapterplatten. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.



CE UK  
CA

**St** Stahl  
**F** feuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	3163165
Typ	SKS 12x40 G F
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M12x40
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2197 kg CO <sub>2</sub> / 1 Stück

# Technisches Datenblatt


## Sechskantschraube M12 F

Artikelnummer: 3163165

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

Länge	40 mm
Maß d	12 mm
Maß L	40 mm

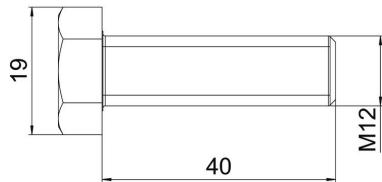

### Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M 12 x 40
Gewinde metrisch	12
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	40 mm
Gewindesteigung	1,75 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	19
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein