

# Technisches Datenblatt

## Flachkopfschraube mit Innen-Torx, Stahl

Artikelnummer: 3164952

**OBO**  
BETTERMANN



Flachkopfschraube mit TX 30, nach ISO 7380-1, geeignet zur Befestigung von Kabeltrassen auf Auslegern sowie zur Montage von Trennstegen. Durch die abgerundete Kopfform wird ein optimaler Schutz des Kabels realisiert. Der Torx Antrieb bietet eine optimale Kraftübertragung bei der Schraubbewegung.



**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	3164952
Typ	7380T 6x20 G
Bezeichnung 1	Schraube mit Halbrundkopf
Bezeichnung 2	abgeflacht, ISO7380-1 mit TX30
Hersteller	OBO
Dimension	M6x20mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,57 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0139 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Flachkopfschraube mit Innen-Torx, Stahl


Artikelnummer: 3164952

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

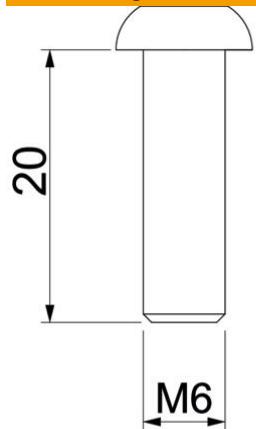

Abmessung	M6x20
Länge	20 mm

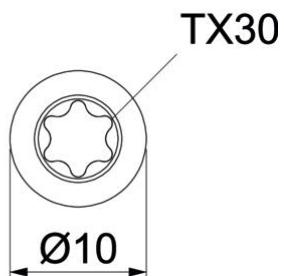

### Technische Daten

Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Kopfform	Flachrundkopf
Schraubsystem	Torx