

Technisches Datenblatt

Flachkopfschraube mit Innen-Torx, Edelstahl

Artikelnummer: 3164972



Flachkopfschraube mit TX 30, nach ISO 7380-1, geeignet zur Befestigung von Kabeltrassen auf Auslegern sowie zur Montage von Trennstegen. Durch die abgerundete Kopfform wird ein optimaler Schutz des Kabels realisiert. Der Torx Antrieb bietet eine optimale Kraftübertragung bei der Schraubbewegung.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3164972
Typ	7380T M6x20 A2
Bezeichnung 1	Schraube mit Halbrundkopf
Bezeichnung 2	abgeflacht, ISO7380-1 mit TX30
Hersteller	OBO
Dimension	M6x20mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,58 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,028 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachkopfschraube mit Innen-Torx, Edelstahl

Artikelnummer: 3164972


OBO
BETTERMANN

Abmessungen

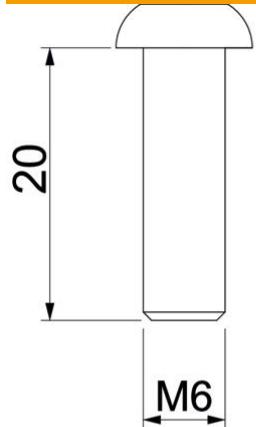

Abmessung Länge	M6x20 20 mm
--------------------	----------------

TX30

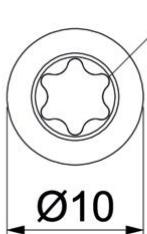

Technische Daten

Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Kopfform	Flachrundkopf
Schraubsystem	Torx