

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Kombimutter V2A

Artikelnummer: 3175620

OBO
BETTERMANN

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Kombimutter.



CE

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 3175620 |
| Typ | FRSB M10x20 A2 |
| Bezeichnung 1 | Flachrundschraube |
| Bezeichnung 2 | mit Kombimutter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M10x20/20mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 3 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1735 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Kombimutter V2A

Artikelnummer: 3175620

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

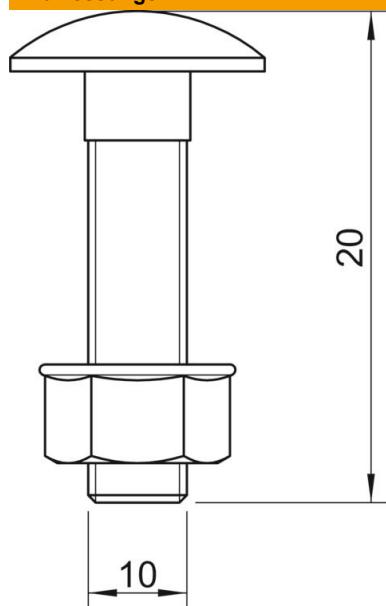

| | |
|-------|-------|
| Länge | 20 mm |
| Maß D | 10 mm |
| Maß L | 20 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Gewinde metrisch | 10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Kopfform | Flachrundkopf mit Vierkant |
| Mit Flansch | nein |
| Mit Mutter | ja |
| Mit Unterlegscheibe | nein |
| Schraubsystem | sonstige |
| Selbstsichernd | nein |
| Vollgewinde | ja |
| Linksgewinde | nein |