

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Kombimutter V2A

Artikelnummer: 3175625



Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Kombimutter.



CE

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3175625
Typ	FRSB M10x25 A2
Bezeichnung 1	Flachrundschraube
Bezeichnung 2	mit Kombimutter
Hersteller	OBO
Dimension	M10x25/25mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1854 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Kombimutter V2A

Artikelnummer: 3175625

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

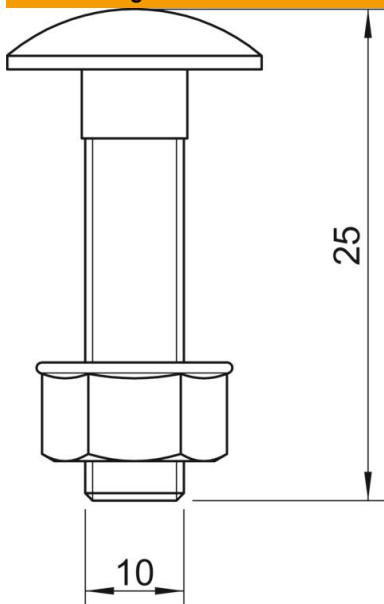

Länge	25 mm
Maß D	10 mm
Maß L	25 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch	10
Gewindeform	metrisch
Kopfform	Flachrundkopf mit Vierkant
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	nein
Schraubsystem	sonstige
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein