

Technisches Datenblatt

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Artikelnummer: 3188051



Sechskantschraube nach DIN 571 mit Holzgewinde. Geeignet für Dübel Typen 910.

CE

- St Stahl
- G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3188051
Typ	HHWS 6x50 G
Bezeichnung 1	Sechskantholzschraube
Hersteller	OBO
Dimension	6x50mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,96 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0241 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Artikelnummer: 3188051

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

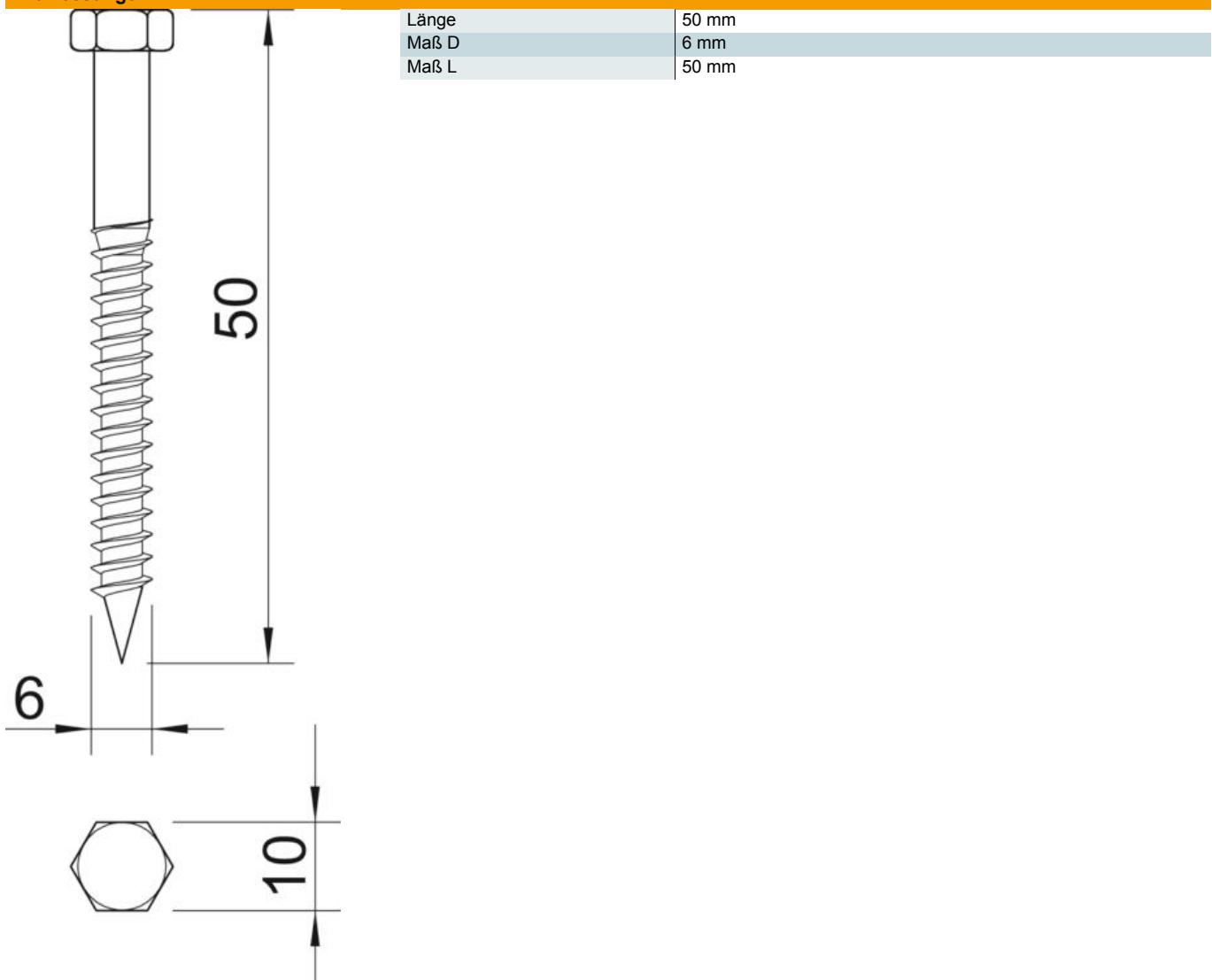

Technische Daten

Kopfform	sechskant (hexagonal)
Schaftdurchmesser	6 mm
Schlüsselweite	10
Schraubsystem	Außensechskant