

Technisches Datenblatt

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Artikelnummer: 3188388



Sechskantschraube nach DIN 571 mit Holzgewinde. Geeignet für Dübel Typen 910.



St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3188388
Typ	HHWS 12x80 G
Bezeichnung 1	Sechskantholzschraube
Hersteller	OBO
Dimension	12x80mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,43 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1572 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Artikelnummer: 3188388



Abmessungen

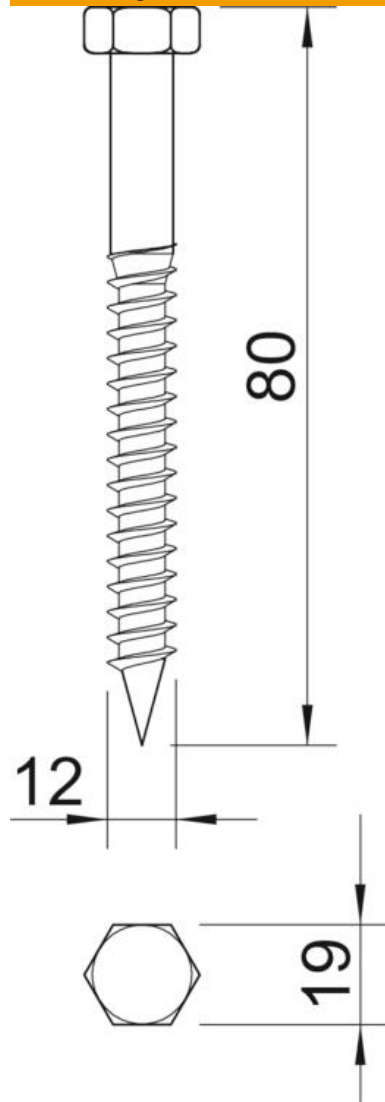

Länge	80 mm
Maß D	12 mm
Maß L	80 mm

Technische Daten

Kopfform	sechskant (hexagonal)
Schaftdurchmesser	12 mm
Schlüsselweite	19
Schraubensystem	Außensechskant