

Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl

Artikelnummer: 3191008

OBO
BETTERMANN

Holzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 3191008 |
| Typ | OTSP 4,0x30 A4 |
| Bezeichnung 1 | Spanplattenschraube |
| Bezeichnung 2 | Panhead, Antrieb TX 20 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 4x30mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,215 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl

Artikelnummer: 3191008

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

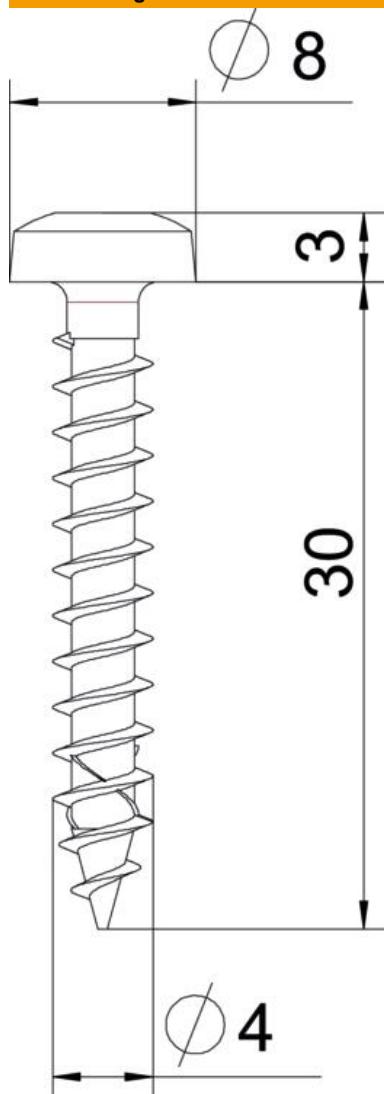

| | |
|-------|-------|
| Länge | 30 mm |
| Maß D | 4 mm |
| Maß L | 30 mm |

Technische Daten

| | |
|-----------------|---------|
| Antriebsgröße | TX 20 |
| Gehärtet | nein |
| Kopfdurchmesser | 8 mm |
| Kopfform | Panhead |
| Schraubsystem | Torx |
| Zweigängig | nein |