

Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl

Artikelnummer: 3191018

OBO
BETTERMANN

Holzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3191018
Typ	OTSP 4,5x40 A4
Bezeichnung 1	Spanplattenschraube
Bezeichnung 2	Panhead, Antrieb TX 20
Hersteller	OBO
Dimension	4,5x40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,33 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl

Artikelnummer: 3191018

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

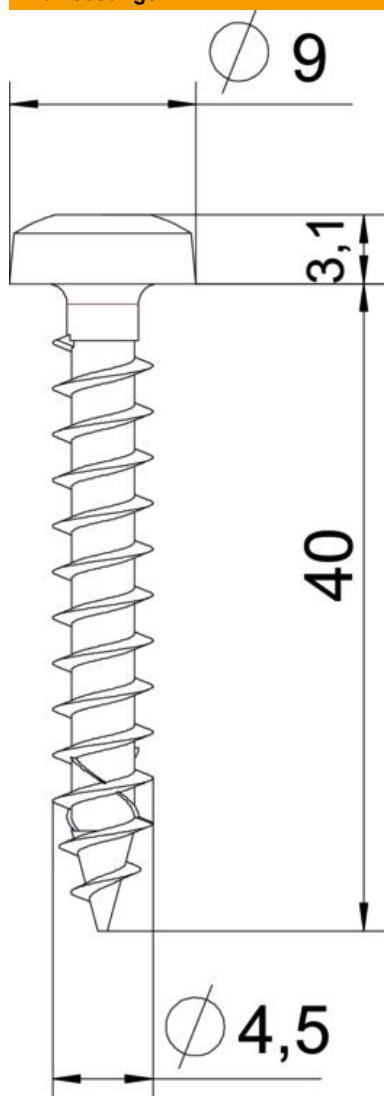

Länge	40 mm
Maß D	4,5 mm
Maß L	40 mm

Technische Daten

Antriebsgröße	TX 20
Gehärtet	nein
Kopfdurchmesser	9 mm
Kopfform	Panhead
Schraubsystem	Torx
Zweigängig	nein