

# Technisches Datenblatt

## Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl

Artikelnummer: 3191036



Holzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.  
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	3191036
Typ	OTSP 6,0x60 A4
Bezeichnung 1	Spanplattenschraube
Bezeichnung 2	Panhead, Antrieb TX 25
Hersteller	OBO
Dimension	6x60mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,96 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Spanplattschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl

Artikelnummer: 3191036

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen

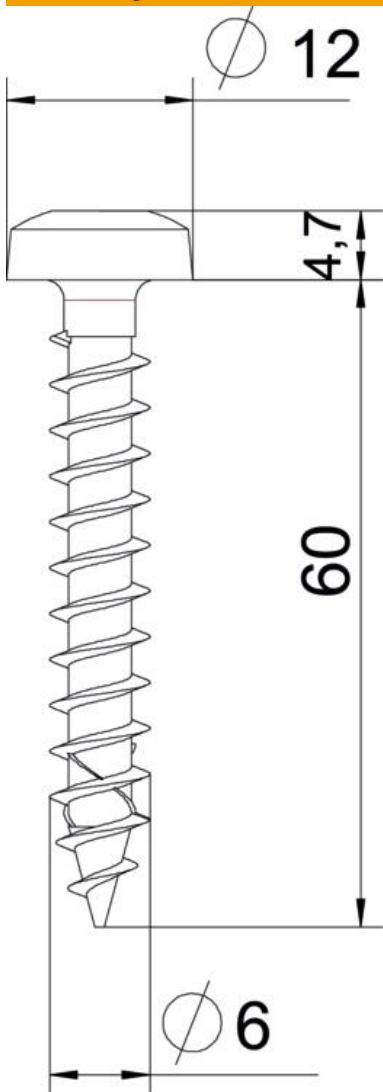

Länge	60 mm
Maß D	6 mm
Maß L	60 mm

## Technische Daten

Antriebsgröße	TX 25
Gehärtet	nein
Kopfdurchmesser	12 mm
Kopfform	Panhead
Schraubsystem	Torx
Zweigängig	nein