

Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl

Artikelnummer: 3191050



Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3191050
Typ	OTSC 3,5x30 A4
Bezeichnung 1	Spanplattenschraube
Bezeichnung 2	Senkkopf, Antrieb TX 10
Hersteller	OBO
Dimension	3,5x30mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,09 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Spanplattschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl

Artikelnummer: 3191050

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

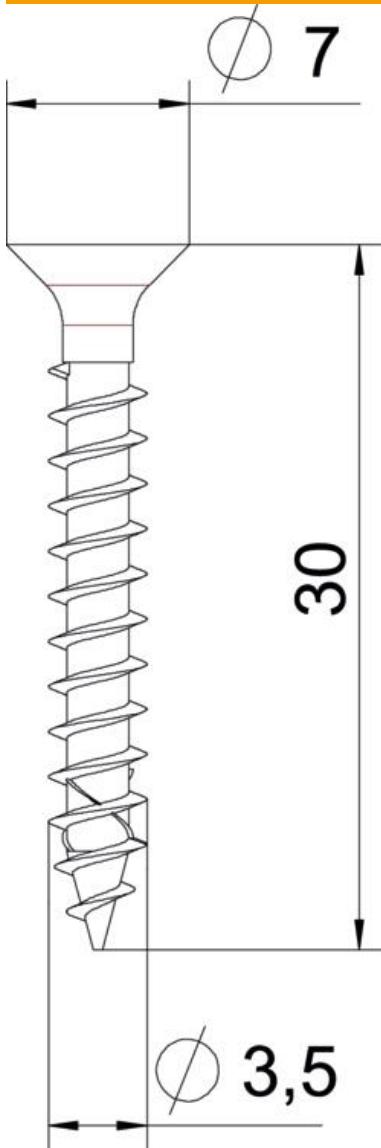

Länge	30 mm
Maß D	3,5 mm
Maß L	30 mm

Technische Daten

Antriebsgröße	TX 10
Gehärtet	nein
Kopfdurchmesser	7 mm
Kopfform	Senkkopf
Schraubsystem	Torx
Zweigängig	nein