

# Technisches Datenblatt

## Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl

Artikelnummer: 3191068

**OBO**  
BETTERMANN

Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.  
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.



**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	3191068
Typ	OTSC 4,5x40 A4
Bezeichnung 1	Spanplattenschraube
Bezeichnung 2	Senkkopf, Antrieb TX 20
Hersteller	OBO
Dimension	4,5x40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,31 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl

Artikelnummer: 3191068

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

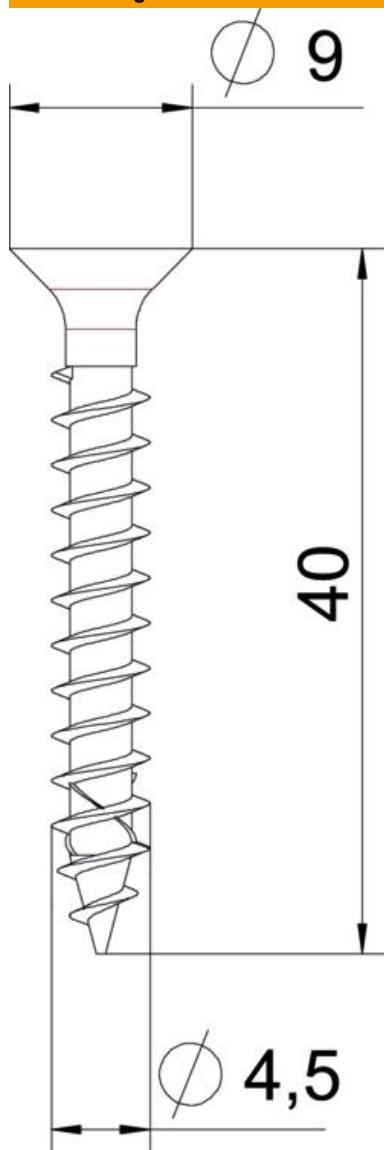

Länge	40 mm
Maß D	4,5 mm
Maß L	40 mm

### Technische Daten

Antriebsgröße	TX 20
Gehärtet	nein
Kopfdurchmesser	9 mm
Kopfform	Senkkopf
Schraubsystem	Torx
Zweigängig	nein