

# Technisches Datenblatt

## Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl

Artikelnummer: 3191074



Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.  
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	3191074
Typ	OTSC 5,0x40 A4
Bezeichnung 1	Spanplattenschraube
Bezeichnung 2	Senkkopf, Antrieb TX 25
Hersteller	OBO
Dimension	5x40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,455 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Spanplattschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl

Artikelnummer: 3191074

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen

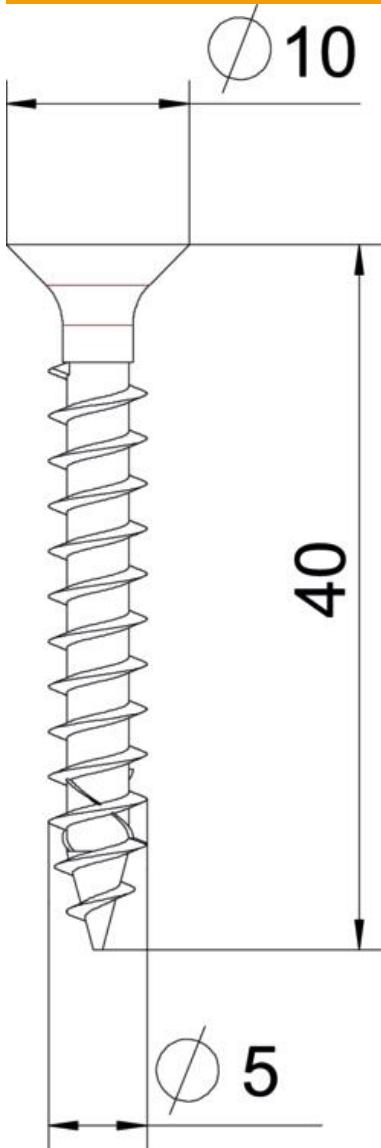

Länge	40 mm
Maß D	5 mm
Maß L	40 mm

## Technische Daten

Antriebsgröße	TX 25
Gehärtet	nein
Kopfdurchmesser	10 mm
Kopfform	Senkkopf
Schraubsystem	Torx
Zweigängig	nein