

Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl

Artikelnummer: 3191076



Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3191076
Typ	OTSC 5,0x50 A4
Bezeichnung 1	Spanplattenschraube
Bezeichnung 2	Senkkopf, Antrieb TX 25
Hersteller	OBO
Dimension	5x50mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,46 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Spanplattschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl

Artikelnummer: 3191076

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

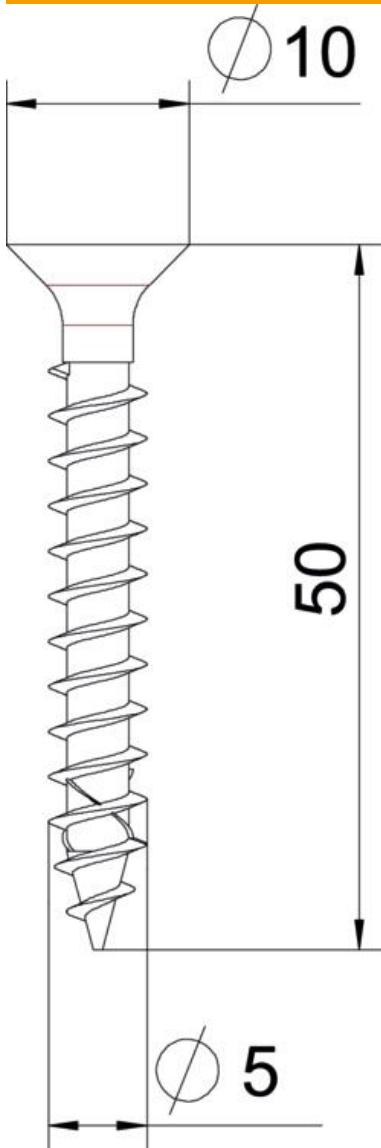

Länge	50 mm
Maß D	5 mm
Maß L	50 mm

Technische Daten

Antriebsgröße	TX 25
Gehärtet	nein
Kopfdurchmesser	10 mm
Kopfform	Senkkopf
Schraubsystem	Torx
Zweigängig	nein