


Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl

Artikelnummer: 3191086



Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.

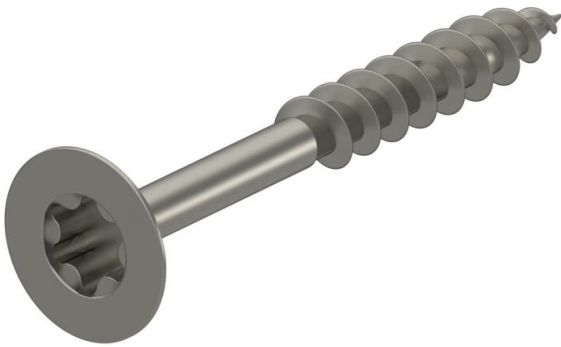

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3191086
Typ	OTSC 6,0x60 A4
Bezeichnung 1	Spanplattenschraube
Bezeichnung 2	Senkkopf, Antrieb TX 25
Hersteller	OBO
Dimension	6x60mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,96 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl

Artikelnummer: 3191086



Abmessungen

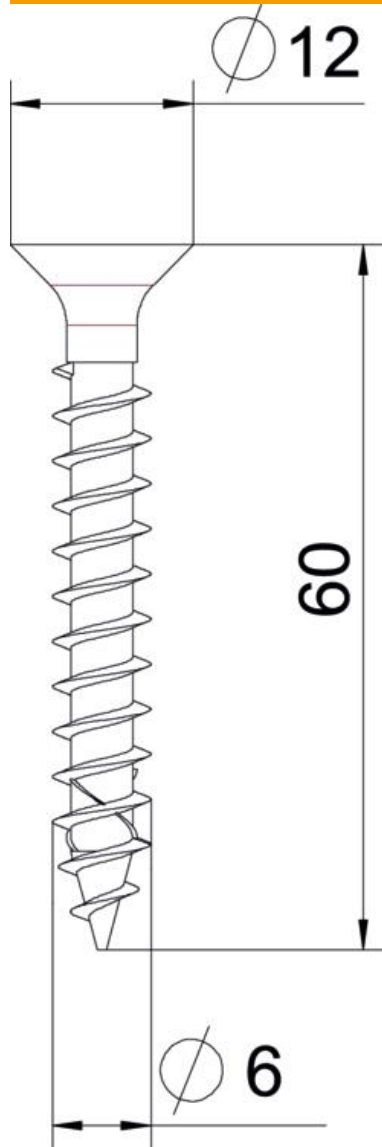

Länge	60 mm
Maß D	6 mm
Maß L	60 mm

Technische Daten

Antriebsgröße	TX 25
Gehärtet	nein
Kopfdurchmesser	12 mm
Kopfform	Senkkopf
Schraubensystem	Torx
Zweigängig	nein