

Technisches Datenblatt

Stahlnagel

Artikelnummer: 3353605



Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Linsenkopf.

St	Stahl
BK	blank

Stammdaten

Artikelnummer	3353605
Typ	362 60 BK
Bezeichnung 1	Stahlnagel
Bezeichnung 2	gehärtet
Hersteller	OBO
Dimension	2x60mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	blank
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1000
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,15 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Stahlnagel

Artikelnummer: 3353605

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

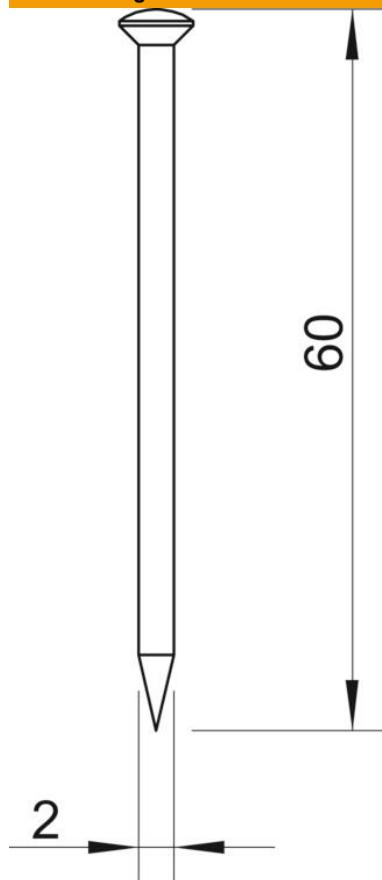

Länge	60 mm
Maß d	2 mm
Maß L	60 mm

Technische Daten

Ausführung	Nagel
Ausführung Schraubnagel	nein
Gehärtet	ja
Kopfform	Linsenkopf
Schaftdurchmesser	2 mm