

Technisches Datenblatt

Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360296



Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.

| | |
|----|-------|
| St | Stahl |
| BK | blank |

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 3360296 |
| Typ | 500 30 |
| Bezeichnung 1 | Impu-Stahlnadel |
| Bezeichnung 2 | gehärtet |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 2x30mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | blank |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1000 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,081 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360296

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

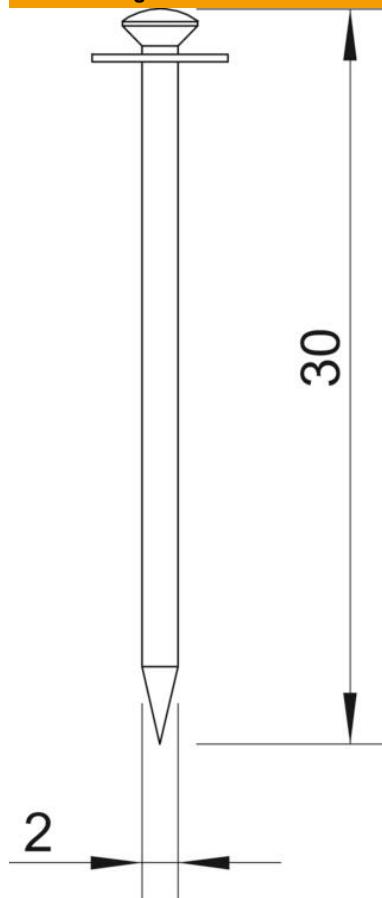

| | |
|-------|-------|
| Länge | 30 mm |
| Maß d | 2 mm |
| Maß L | 30 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|------------|
| Ausführung | Impu |
| Ausführung Schraubnagel | nein |
| Gehärtet | ja |
| Kopfform | Linsenkopf |
| Schaftdurchmesser | 2 mm |
| Schaftform | glatt |
| Spitzenform | keilspitz |