

Technisches Datenblatt

Sechskantmutter DIN 934 G



Artikelnummer: 3400107

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.



CE

St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten	
Artikelnummer	3400107
Typ	HN M10 G
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Hersteller	OBO
Dimension	M10
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,014 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0283 kg CO2e / 1 Stück

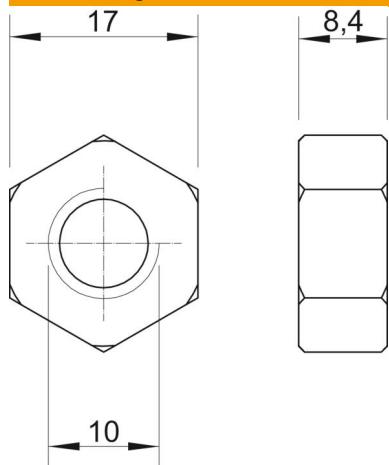
Technisches Datenblatt

Sechskantmutter DIN 934 G

Artikelnummer: 3400107

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

	Maß d Maß h	10 mm 8,4 mm
---	----------------	-----------------

Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Halogenfrei	ja
Mit Flansch	nein
Schlüsselweite	17
Selbstsichernd	nein
Linksgewinde	nein
Gewinde imperial	3/8 Zoll
Ausführung Mutter	Mutter
Schraubsystem Mutter	Außensechskant