

# Technisches Datenblatt

## Unterlegscheibe A2

Artikelnummer: 3402304

**OBO**  
BETTERMANN

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.



CE


**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	3402304
Typ	WS M6 D12 A2
Bezeichnung 1	Unterlegscheibe
Hersteller	OBO
Dimension	M6
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,114 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0041 kg CO2e / 1 Stück

### Abmessungen

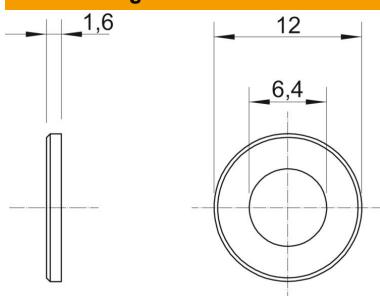

Blechstärke	0,06 in
Maß D	0,47 in
Maß d	0,25 in
Maß d	6,4 mm
Maß D min.	12 mm
Maß h	1,6 mm

# Technisches Datenblatt

## Unterlegscheibe A2

Artikelnummer: 3402304



### Technische Daten

Gewinde	M6
Innendurchmesser	6,4 mm
Lochdurchmesser	6,4 mm
Materialstärke	1,6 mm
Mit Zahnung	nein
Lochform	rund