

Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe A2

Artikelnummer: 3403125

OBO
BETTERMANN



CE

A2 Edelstahl, rostfrei


2B blank, nachbehandelt

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser. Bei Verbindungen auf der Montageschiene MS 41, empfehlen wir den Aussendurchmesser 40 mm.

Stammdaten

Artikelnummer	3403125
Typ	WS M8 D20 A2
Bezeichnung 1	Großflächenscheibe
Hersteller	OBO
Dimension	M8, Ø20mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,24 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0119 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

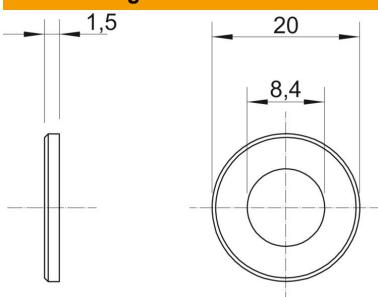

Blechstärke	0,06 in
Maß D	0,79 in
Maß d	0,33 in
Maß d	8,4 mm
Maß D max.	20 mm
Maß D min.	20 mm
Maß h	1,5 mm

Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe A2

Artikelnummer: 3403125



Technische Daten

Gewinde	M8
Halogenfrei	nein
Materialstärke	1,5 mm