


# Technisches Datenblatt

## Großflächenscheibe G

Artikelnummer: 3403165

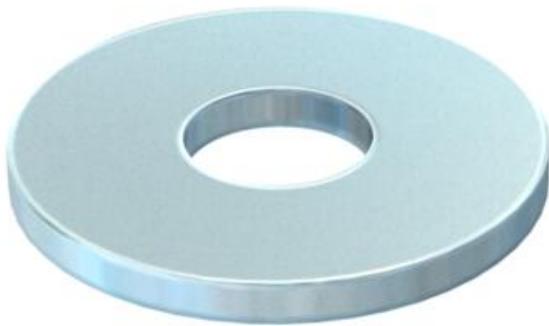

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.


CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	3403165
Typ	WS M10 G30 G
Bezeichnung 1	Großflächenscheibe
Hersteller	OBO
Dimension	M10, Ø30mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,598 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0179 kg CO2e / 1 Stück

### Abmessungen

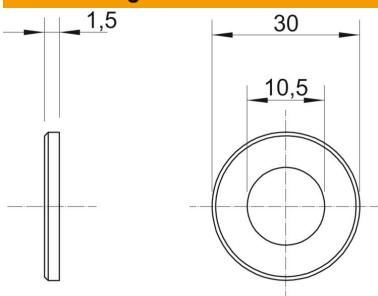

Blechstärke	0,06 in
Maß D	1,18 in
Maß d	0,41 in
Maß d	10,5 mm
Maß D max.	30 mm
Maß D min.	30 mm
Maß h	1,5 mm

# Technisches Datenblatt

## Großflächenscheibe G

Artikelnummer: 3403165



### Technische Daten

Facettenförmig	nein
Gehärtet	nein
Gewinde	M10
Innendurchmesser	10,5 mm
Materialstärke	1,5 mm