

Technisches Datenblatt

Fächerscheibe DIN 6798 A2

Artikelnummer: 3404358



Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.



CE


A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 3404358 |
| Typ | SWS M8 A2 |
| Bezeichnung 1 | Fächerscheibe |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M8 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0032 kg CO2e / 1 Stück |

Abmessungen

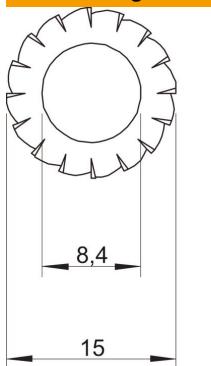

| | |
|-------------|---------|
| Höhe | 2,4 mm |
| Blechstärke | 0,09 in |
| Maß D | 0,59 in |
| Maß d | 0,33 in |
| Maß d | 8,4 mm |
| Maß D min. | 15 mm |
| Maß h | 2,4 mm |

Technisches Datenblatt

Fächerscheibe DIN 6798 A2

Artikelnummer: 3404358



Technische Daten

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Gewinde | M8 |
| Innendurchmesser | 0,33 mm |
| Ausführung Sicherungsscheibe | offene Außenverzahnung |