

Technisches Datenblatt

Deckenhaken

Artikelnummer: 3453820

OBO
BETTERMANN



Deckenhaken in stark gewundener Ausführung. Inklusive zwei Großflächenscheiben Ø18mm und M6 Mutter.

CE

St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3453820
Typ	948 TG6
Bezeichnung 1	Schaukelhaken
Bezeichnung 2	mit M6 Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	M6x70mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0975 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Deckenhaken

Artikelnummer: 3453820

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

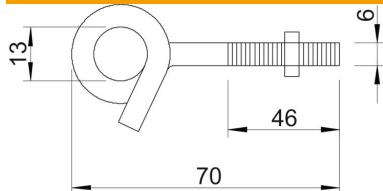

Länge	70 mm
Maß d	6 mm
Maß d Ø	13 mm
Maß L	70 mm
Maß L1	46 mm

Technische Daten

Bruchlast	1 kN
Gewinde	M6
Gewindelänge	40 mm
Hakendurchmesser	13 mm
Kunststoffummantelt	nein
Materialdurchmesser	6 mm
Unterlegscheibe Ø	18 mm