

Technisches Datenblatt

Deckenhaken

Artikelnummer: 3460169

OBO
BETTERMANN

Deckenhaken M6



CE

St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3460169
Typ	2081 M6 G
Bezeichnung 1	Deckenhaken
Hersteller	OBO
Dimension	M6
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,257 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,039 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Deckenhaken

Artikelnummer: 3460169

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

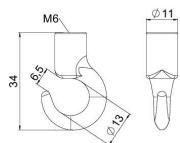

Länge | 34 mm

Technische Daten

Bruchlast	0,8 kN
Gewinde	M6
Gewindelänge	9 mm
Hakendurchmesser	13 mm