

Technisches Datenblatt

Deckenhaken

Artikelnummer: 3470237



Deckenhaken M6x125mm




CE

| | |
|----|---------------------|
| St | Stahl |
| G | galvanisch verzinkt |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 3470237 |
| Typ | 867 M6X125 G |
| Bezeichnung 1 | Deckenhaken |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M6x125mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Oberflächennorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2,76 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0616 kg CO2e / 1 Stück |

Abmessungen

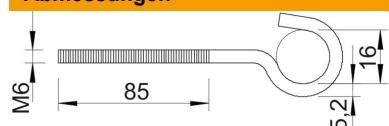

| | |
|---------|--------|
| Länge | 125 mm |
| Maß d Ø | 5,2 mm |
| Maß L | 85 mm |

Technisches Datenblatt

Deckenhaken

Artikelnummer: 3470237



Technische Daten

| | |
|---------------------|--------|
| Bruchlast | 0,8 kN |
| Gewinde | M6 |
| Gewindelänge | 85 mm |
| Hakendurchmesser | 16 mm |
| Kunststoffummantelt | nein |