



2 U-Scheiben und 2 Sechskantmuttern, mit Gewindeschäft.



St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3482014
Typ	453 M6x100 G
Bezeichnung 1	Kippdübel
Hersteller	OBO
Dimension	M6x100mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,25 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1236 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kippdübel

Artikelnummer: 3482014



Abmessungen

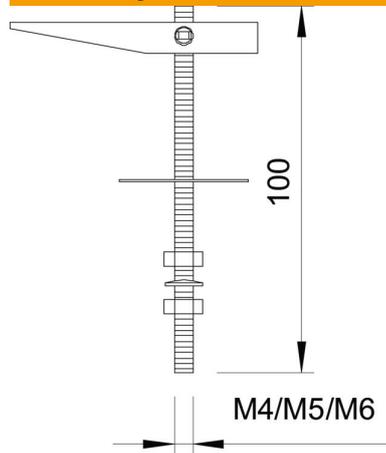

Länge 100 mm

Technische Daten

Ausführung	mit Gewindeschaft
Bohrloch	16 mm
Bohrungsdurchmesser min.	16 mm
Bruchlast	0,7 kN
Gewinde	M6
Gewindeart	metrisch
Mit Unterlegscheibe	ja
Schutzring für Keramik	nein