

Technisches Datenblatt

Kippdübel

Artikelnummer: 3482057

OBO
BETTERMANN



1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, mit Deckenhaken. Achtung: Für Leuchtenaufhängungen muss mit 5facher Sicherheit gerechnet werden.

CE

St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3482057
Typ	455 M5x65 G
Bezeichnung 1	Kippdübel
Bezeichnung 2	mit Deckenhaken
Hersteller	OBO
Dimension	M5x65mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,85 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,094 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kippdübel

Artikelnummer: 3482057

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

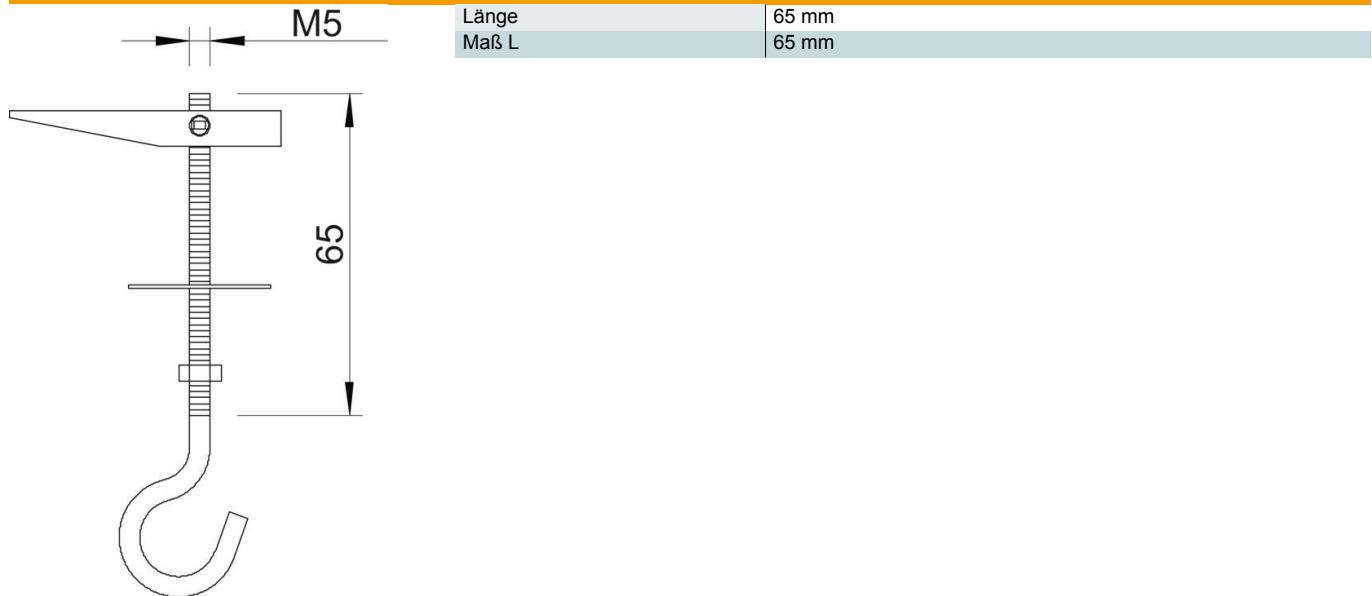

Technische Daten

Ausführung	mit Deckenhaken
Bohrloch	13 mm
Bohrungsdurchmesser min.	13 mm
Bruchlast	0,4 kN
Gewinde	M5
Gewindeart	metrisch
Hakendurchmesser	16 mm
Mit Unterlegscheibe	ja
Schutzring für Keramik	nein