

Technisches Datenblatt

Kippdübel

Artikelnummer: 3482073



1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, mit Deckenhaken. Achtung: Für Leuchtenaufhängungen muss mit 5facher Sicherheit gerechnet werden.

CE

St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3482073
Typ	455 M5x100 G
Bezeichnung 1	Kippdübel
Bezeichnung 2	mit Deckenhaken
Hersteller	OBO
Dimension	M5x100mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,25 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0927 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kippdübel

Artikelnummer: 3482073

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

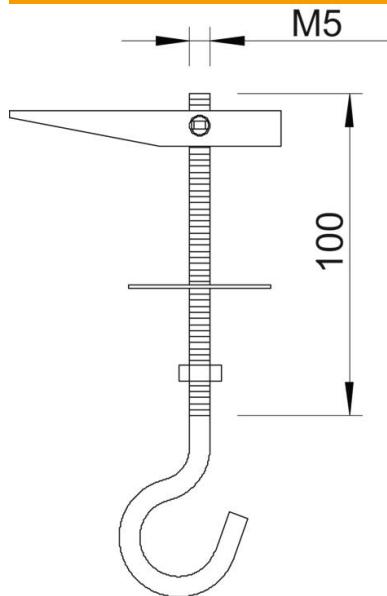

Länge Maß L	100 mm 100 mm
----------------	------------------

Technische Daten

Ausführung	mit Deckenhaken
Bohrloch	13 mm
Bohrungsdurchmesser min.	13 mm
Bruchlast	0,4 kN
Gewinde	M5
Gewindeart	metrisch
Hakendurchmesser	16 mm
Mit Unterlegscheibe	ja
Schutzring für Keramik	nein