

Technisches Datenblatt

Gipskartondübel

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 3483214

Zum Befestigen von Bauteilen an Gipskarton- oder Faserverbundplatten. Mind. Plattenstärke: 12 mm für Ø 4,5 mm Golden Sprint oder Sprint Schrauben.




CE

Zn Zinkdruckguss

Stammdaten

Artikelnummer	3483214
Typ	910 GKDM 12x30
Bezeichnung 1	Gipskarton-Dübel
Bezeichnung 2	für 12mm Gipskarton
Hersteller	OBO
Dimension	Ø12x30
Werkstoff	Zinkdruckguss
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0196 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

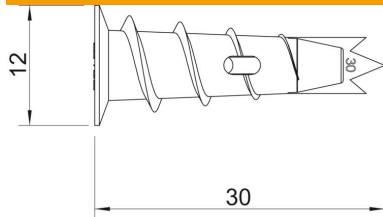

Länge	30 mm
Maß D	12 mm
Maß L	30 mm

Technisches Datenblatt

Gipskartondübel

Artikelnummer: 3483214



Technische Daten

Ausführung	Gipskartondübel
Mit Gewinde	ja
Mit Schrauben	nein
Zulässiger Lastbereich Zugzone	0,04