

Technisches Datenblatt

Staberder-Set 16 mm DIN 18014, 5 m Tiefe

Artikelnummer: 5000720



- 4 korrosionsbeständige Staberder Typ 219 16 ST V4A 1,25 m für insgesamt 5 m Tiefe
- 1 Schlagspitze Typ 1819 16-20
- 1 Anschlussschelle Typ 226 V4A
- mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
- runder Zapfen mit zwei Rändelungen
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN 18014



Stammdaten

Artikelnummer	5000720
Typ	219 16 SET V4A
Bezeichnung 1	Staberder-Set
Bezeichnung 2	Standard
Hersteller	OBO
Dimension	4x1,25m
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	789 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Staberder-Set 16 mm DIN 18014, 5 m Tiefe

Artikelnummer: 5000720



Abmessungen

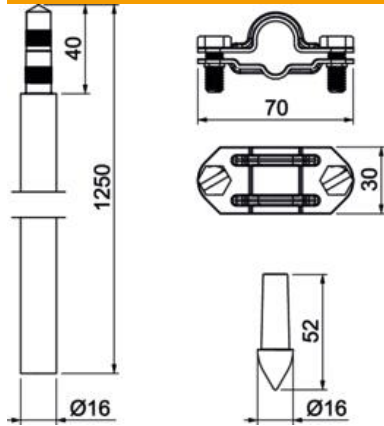

Länge	5.000 mm
-------	----------

Technische Daten

Ausführung	sonstige
Bauform Tiefenerder	Standard
Profilart	rund D=16 mm
Verbindungsart	mit Zapfen/Bohrung