

# Technisches Datenblatt

## Rundleiter Stahl verzinkt

Artikelnummer: 5021081

**OBO**  
BETTERMANN

- einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zinkauflage:  $\geq 350 \text{ g/m}^2$  (ca. 50  $\mu\text{m}$  im Mittelwert)



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5021081
Typ	RD 8-FT
Bezeichnung 1	Rundleiter
Bezeichnung 2	125m Ring
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	125
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	40 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## Rundleiter Stahl verzinkt

Artikelnummer: 5021081

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

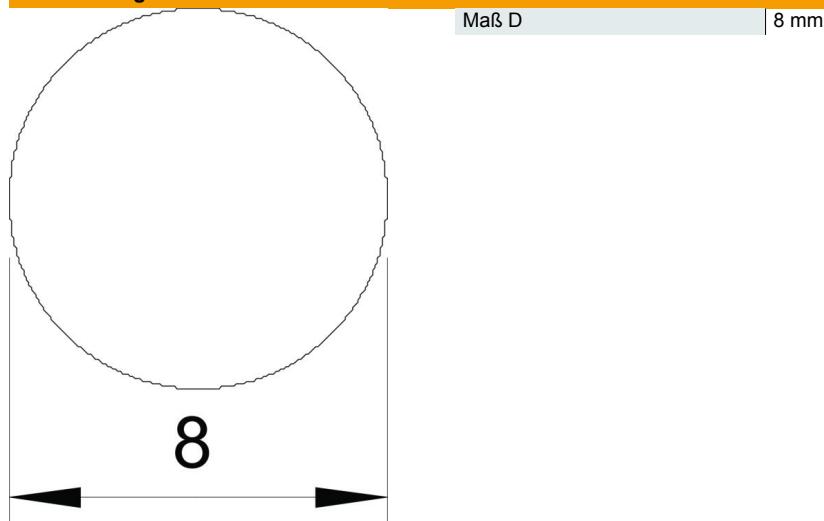

### Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte	1
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Normalring (ca. kg)	50
Normalring (ca. m)	125
Längentoleranz $\pm$	5 %
Querschnitt	50 mm <sup>2</sup>
Werkstoff-Eigenschaft	sonstige
Werkstoff-Mantel	ohne