

# Technisches Datenblatt

## Abstandhalter für Flachleiter, mit Stahlspreizdübel Ø 10

Artikelnummer: 5028043

**OBO**  
BETTERMANN



- Passung: FL 30 und FL 40
- mit Stahlspreizdübel Ø 10 mm, Abstandstück und 2 Zylinderschrauben M5 x 14 (G)

**St** Stahl  
**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5028043
Typ	710 40
Bezeichnung 1	Abstandhalter
Bezeichnung 2	für Erdleiter
Hersteller	OBO
Dimension	40mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,36 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1463 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Abstandhalter für Flachleiter, mit Stahlspreizdübel Ø 10

Artikelnummer: 5028043

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

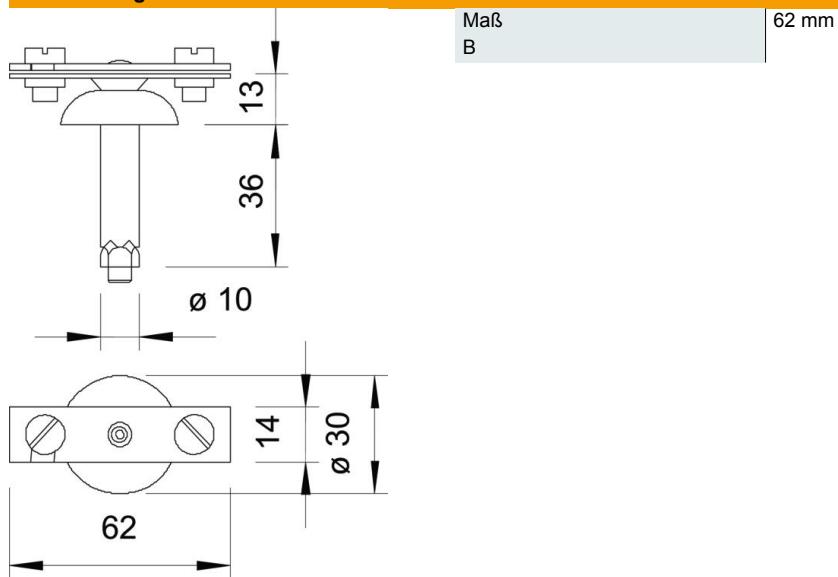

### Technische Daten

Art des Zubehörs	Abstandhalter
Passung	max. FL40 mm