

Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Rd 8-10 und FL 30

Artikelnummer: 5033209

OBO
BETTERMANN

- für Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter FL 30 x 3,5
- mit lose beigelegter Sechskant-Holzschaube 6 x 70 und Spreizdübel 910/N



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 5033209 |
| Typ | 835 |
| Bezeichnung 1 | Bandstahlhalter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 74x54x33 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 8,907 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3233 kg CO2e / 1 Stück |



Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Rd 8-10 und FL 30

Artikelnummer: 5033209

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

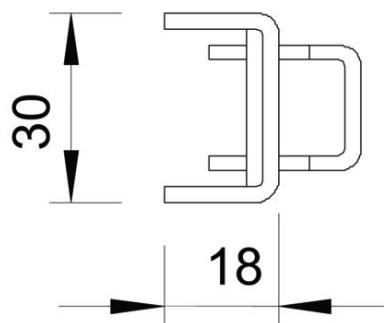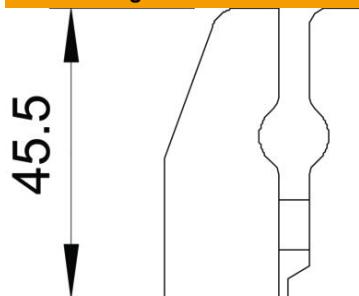

Technische Daten

| | |
|----------------|-----------------------|
| Passung | Rd 8/10/ FL 30x3,5 mm |
| Zwischenplatte | nein |