

# Technisches Datenblatt

## Erdungsschelle Typ 942

Artikelnummer: 5038081



- für Rohre 1/8 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 8-49 mm
- Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 25 mm<sup>2</sup>
- mit Anschlussklemme und Zylinderschraube M6 x 16 aus Messing, vernickelt
- Schellenoberteil und -unterteil aus Kupfer, vernickelt

Cu	Kupfer
N	vernickelt

### Stammdaten

Artikelnummer	5038081
Typ	942 28
Bezeichnung 1	Erdungsschelle
Hersteller	OBO
Dimension	24-28mm
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,17 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1943 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Erdungsschelle Typ 942

Artikelnummer: 5038081

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

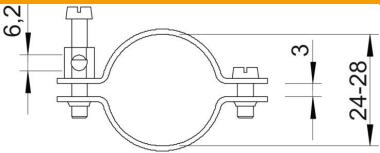

Maß A	63 mm
Maß b	20 mm
Maß X	3 mm

### Technische Daten

Anzahl der Leiter	1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max.	25 mm <sup>2</sup>
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min.	0 mm <sup>2</sup>
Spannbereich D	3/4
Spannbereich D max.	28 mm
Spannbereich D min.	24 mm