

# Technisches Datenblatt

## Erdungsschelle Typ 942

Artikelnummer: 5038138

**OBO**  
BETTERMANN



- für Rohre 1/8 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 8-49 mm
- Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 25 mm<sup>2</sup>
- mit Anschlussklemme und Zylinderschraube M6 x 16 aus Messing, vernickelt
- Schellenoberteil und -unterteil aus Kupfer, vernickelt

**Cu** Kupfer  
**N** vernickelt

### Stammdaten

Artikelnummer	5038138
Typ	942 43
Bezeichnung 1	Erdungsschelle
Hersteller	OBO
Dimension	39-43mm
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,74 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3163 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Erdungsschelle Typ 942


Artikelnummer: 5038138

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

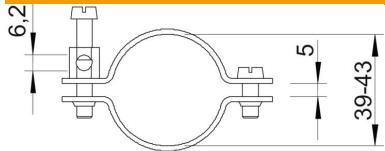

Maß A	81 mm
Maß b	25 mm
Maß X	5 mm

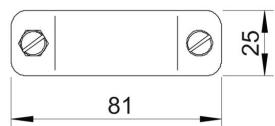

### Technische Daten

Anzahl der Leiter	1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max.	25 mm <sup>2</sup>
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min.	0 mm <sup>2</sup>
Spannbereich D	1 1/4
Spannbereich D max.	43 mm
Spannbereich D min.	39 mm