

Technisches Datenblatt

Erdungsschelle Typ 942

Artikelnummer: 5038154



- für Rohre 1/8 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 8-49 mm
- Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 25 mm²
- mit Anschlussklemme und Zylinderschraube M6 x 16 aus Messing, vernickelt
- Schellenoberteil und -unterteil aus Kupfer, vernickelt

Cu	Kupfer
N	vernickelt

Stammdaten

Artikelnummer	5038154
Typ	942 49
Bezeichnung 1	Erdungsschelle
Hersteller	OBO
Dimension	44-49mm
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,54 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3538 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Erdungsschelle Typ 942

Artikelnummer: 5038154



Abmessungen

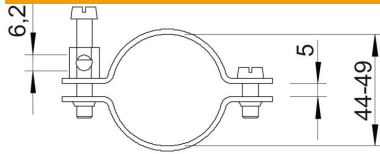

Maß A	86 mm
Maß b	25 mm
Maß X	5 mm

Technische Daten

Anzahl der Leiter	1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max.	25 mm ²
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min.	0 mm ²
Spannbereich D	1 1/2
Spannbereich D max.	49 mm
Spannbereich D min.	44 mm