


Technisches Datenblatt

Bandstahl-Krampe

Artikelnummer: 5059496

OBO
BETTERMANN

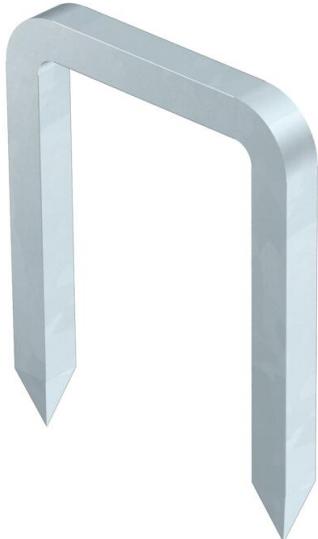

- zur Befestigung und Fixierung von Flachleitern
- Passung: FL 30

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5059496
Typ	366 50
Bezeichnung 1	Bandstahlkrampe
Hersteller	OBO
Dimension	30mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0489 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Bandstahl-Krampe

Artikelnummer: 5059496

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

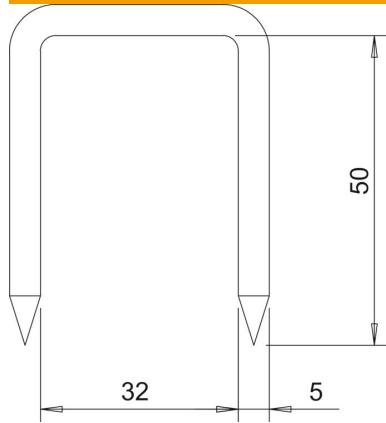

Länge Maß L	50 mm 50 mm
----------------	----------------

Technische Daten

Passung Zwischenplatte	max. FL30 mm nein
---------------------------	----------------------