


Technisches Datenblatt

LSA-Trennleiste

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 5084012

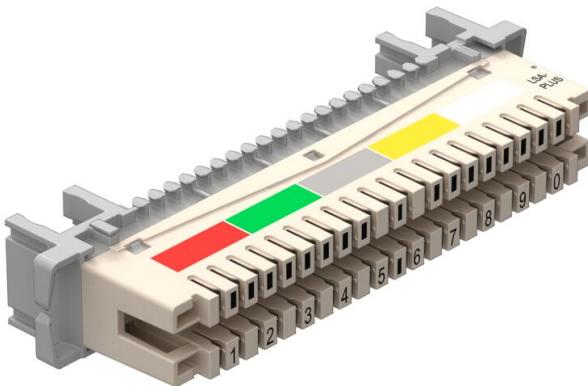

LSA-Trennleiste 2/10 zum Anschluss von bis zu 10 Doppeladern.

- Zur Verwendung mit dem Schutzelement LSA-BF-180; LSA-BF-24; LSA-B-MAG
- Befestigung auf Montagewanne LSA-M
- Farbe: weiß
- Klemmbare Querschnitte 0,14-0,5 mm² (AWG 26-20)
- LSA-Plus-Trennleiste mit der Möglichkeit Verbindungen vorübergehend für Prüfungszwecke zu unterbrechen



Stammdaten

Artikelnummer	5084012
Typ	LSA-T-L EI
Bezeichnung 1	Trennleiste
Bezeichnung 2	10 Doppeladern für LSA Plus
Hersteller	OBO
Dimension	40-polig
Farbe	weiß
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0884 kg CO ₂ e / 1 Stück

 
Technisches Datenblatt

LSA-Trennleiste

Artikelnummer: 5084012



Abmessungen



Technische Daten

Anzahl Pole | 20